


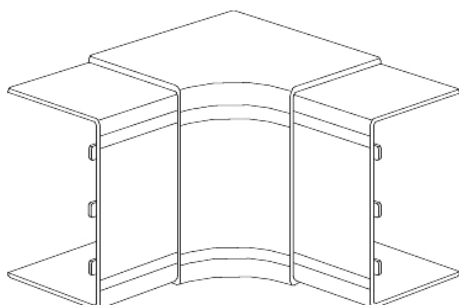

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TIR+
Produkt eller type komponent	Innvendig hjørne
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	150 x 60 mm
Driftsvinkel	70...120 ° justerbar
Festemetode	Klipses på
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Lengde	63 mm
Høyde	155 mm
Bredde	155 mm

Miljø

Standarder	EN 50085
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,1 cm
Pakke 1 Bredde	19,5 cm
Pakke 1 Vekt	20,2 cm
Package 1 Weight	222,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	34,6 cm
Pakke 2 Bredde	26,6 cm
Pakke 2 Lengde	29,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,386 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------