


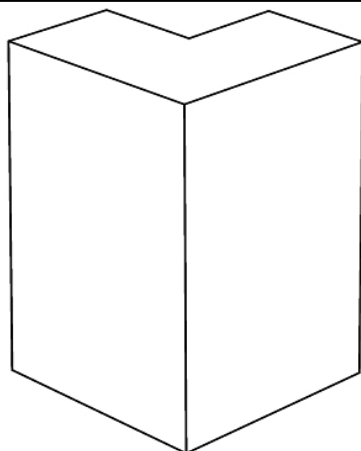

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman FED
Produkt eller type komponent	Utvendig hjørne
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	56 x 30 mm
Festemetode	Med skruer
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	220 mm
Høyde	56 mm
Bredde	30 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,0 cm
Pakke 1 Bredde	24,5 cm
Pakke 1 Vekt	25,5 cm
Package 1 Weight	334,0 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	99
Pakke 2 Høyde	95,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	76,292 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------