


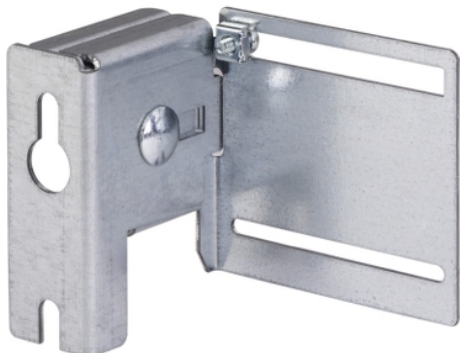

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TTA
Produkt eller type komponent	Veggbrakett
Kanaldimensjoner	110 x 72 mm 110 x 52 mm 130 x 72 mm
Kanalmaterial	Stål
Justering	70...110 mm justerbar
Anvendes til	Stål trunking
Fargetone	Natural
Festemetode	Skruemontert
Materiale	Zinkbelakt platestål
Antall pr. sett	Sett å 10
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Lengde	70 mm
Høyde	126 mm
Bredde	102 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Package 1 Weight	395 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer