


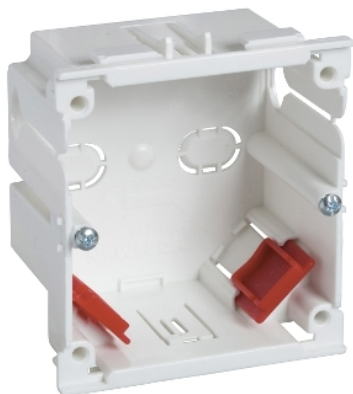

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman MIB
Produkt eller type komponent	Installasjonsboks
Fargetone	Hvit (NCS 0701-G46Y)
Anvendes til	Ledningsnett enhet c/c 60 mm
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Festemetode	Klipses på
Sammensetning av enhet	Strekavlastning
Materiale	PC/ABS
Lengde	71 mm
Høyde	79 mm
Bredde	45 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	37,200 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,500 cm
Pakke 2 Bredde	14,500 cm
Pakke 2 Lengde	36,500 cm
Pakke 2 Vekt	373,000 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,280 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------