


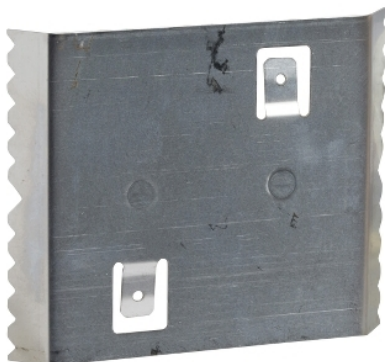

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TTS
Produkt eller type komponent	Skjøtestykke
Installasjonssystem	Kanal
Serie kompatibilitet	Stago
Antall pr. sett	Sett å 20

Komplementær

Kanaldimensjoner	233 x 72 mm 130 x 72 mm 170 x 72 mm 183 x 72 mm 110 x 72 mm
Kanalmaterial	Stål
Festemetode	Klipes på
Materiale	Fjærstål ubehandlet
Lengde	60 mm
Bredde	71 mm

Miljø

Direktiver	73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet 93/68 / EØF - Lavspenningsdirektivet
Standarder	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1 cm
Pakke 1 Bredde	6 cm
Pakke 1 Vekt	7,5 cm
Package 1 Weight	18,8 g