


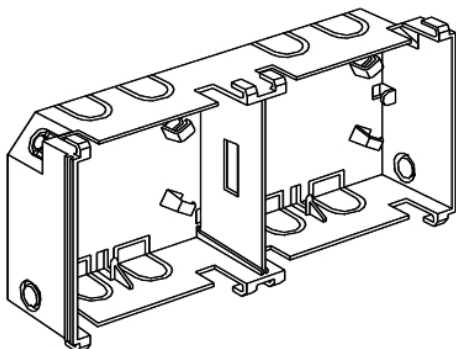

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Beskyttelseskappe
Fargetone	Hvit (NCS 0500)
Tilgjengelig utstyr	Fjernbar skillevegg
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Kompatibilitet	Beskyttelseskappe CYB-RK
Festemetode	Klipeses på
Kabelinngang nummer	10
Materiale	PP (polypropylen)
Lengde	168 mm
Høyde	79 mm
Bredde	39 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	16,500 cm
Package 1 Weight	41,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	1080
Pakke 2 Høyde	101,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	74,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 months