


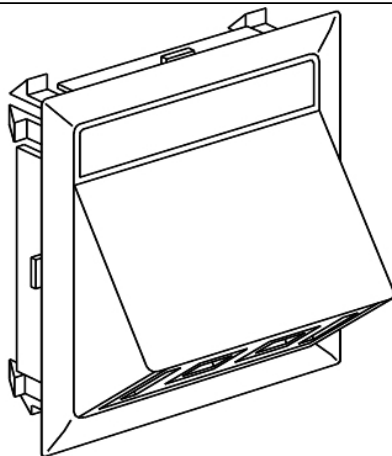

Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	VDI-tilkobling kit
Enhetens utseende	Vinklet
Tilgjengelig utstyr	Monteringsadapter
Type skjerming	UTP
Fargetone	Hvit (NCS 0701-G46Y)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Montering	Tjenesten carrier med 80 mm foran
Antall uttak	2
Tilkoblingstype	RJ45
Kommunikasjonsnettverk kategorie	6
Produktkompatibilitet	Actassi
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) PC/ABS
Lengde	84 mm
Høyde	84 mm
Bredde	50 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,900 cm
Pakke 1 Bredde	13,000 cm
Pakke 1 Vekt	19,900 cm
Package 1 Weight	62,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	400
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	91,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	47,920 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------