


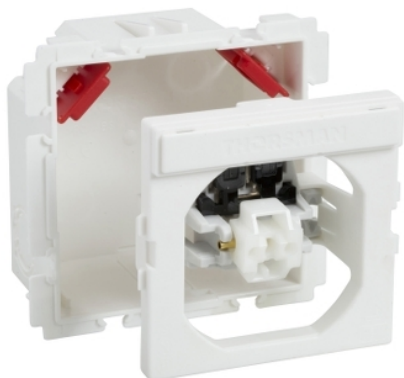

### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Produktspekter               | Thorsman     |
| Produktnavn                  | Thorsman CYB |
| Produkt eller type komponent | Bryter       |
| Enhetens utseende            | Enhet enhet  |
| Fargetone                    | Hvit         |
| Antall pr. sett              | Sett á 1     |

### Komplementær

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Bryterfunksjon     | 1-polet trykknapp        |
| Aktuator           | Rocker                   |
| Returner           | Fjærretur                |
| Merkestrøm         | 10 A                     |
| [Ue] merkespenning | 250 V AC                 |
| Festemetode        | Klipeses på              |
| Materiale          | PA (polyamide)<br>PC/ABS |
| Lengde             | 84 mm                    |
| Høyde              | 80 mm                    |
| Bredde             | 50 mm                    |

### Miljø

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Standarder                 | SS-EN 60669-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...40 °C   |
| IP-grad                    | IP20          |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 5,900 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 10,700 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 13,500 cm |
| Package 1 Weight         | 68,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S02       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 986,000 g |
| Enhetstype pakke 3       | P12       |
| Antall enheter i pakke 3 | 560       |
| Pakke 3 Høyde            | 95,500 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm |

|                |            |
|----------------|------------|
| Pakke 3 Lengde | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt   | 75,112 kg  |

## Bærekraftig

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>         |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|