


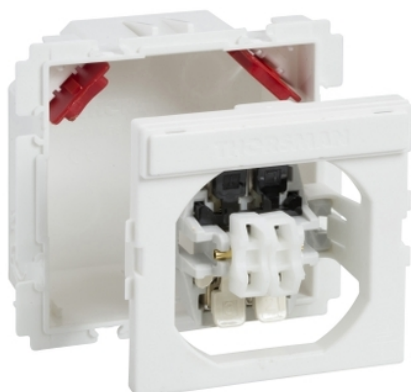

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman CYB
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Enhet enhet
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Bryterfunksjon	Rullegardin
Aktuator	Rocker
Merkestrøm	10 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Festemetode	Klipses på
Materiale	PA (polyamide) PC/ABS
Lengde	84 mm
Høyde	80 mm
Bredde	50 mm

Miljø

Standarder	SS-EN 60669-1
Omgivelsestemperatur drift	-20...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,300 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	12,000 cm
Package 1 Weight	76,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	560
Pakke 2 Høyde	95,500 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	78,472 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------