


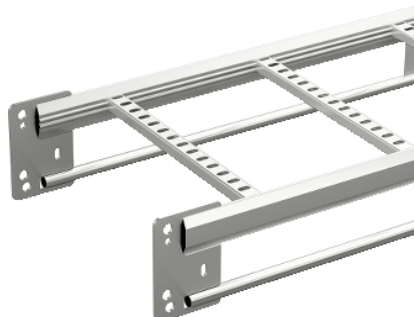

Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktnavn	Wibe kabelstiger
Produkt eller type komponent	Reinforced cable ladder
Kortnavn utstyr	KHZPV
Applikasjon	Industriell bruk

Komplementær

Sideprofiltype	Lukket profil
Trinntype	Perforert profil
Montasjeplassering	Innendørs Utendørs
Trinnavstand	250 mm
Materiale	Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C3/C4
Høyde	150 mm
Bredde	400 mm
Lengde	6 m
Vekt	470 kg / 100 m

Miljø

Miljødata	Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
Standarder	IEC 61537

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15 cm
Pakke 1 Bredde	39,7 cm
Pakke 1 Vekt	100 cm
Package 1 Weight	4,7 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer