


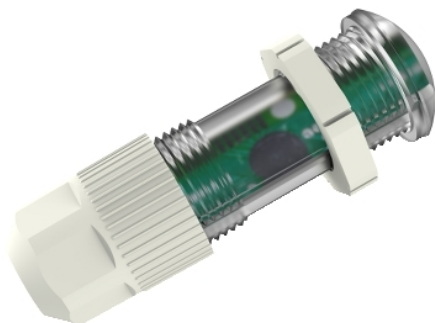

Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produkt eller type komponent	Switchboard cell

Komplementær

Kompatibel med	Acti9 Acti 9 IC IC100 Skumringsbryter Acti9 Acti 9 IC IC2000 Skumringsbryter Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programmable twilight switch with time switch function
Kabellengde	50 m
Lysfølsomhetsjustering	2...2000 lux
Montasjeplassering	Innendørs
Høyde	72 mm
Diameter	29 mm
Vekt	17,5 g
Marked	Bolig Komersielle bygninger
Kompatibilitetskode	Switchboard cell

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-40...70 °C
Relativ fuktighet	100 %
IP-grad	IP66 front IP40 bakre

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	11,0 g
Package 1 Weight	21,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	10,5 cm
Pakke 2 Bredde	12,0 cm
Pakke 2 Lengde	19,5 cm
Pakke 2 Vekt	285,0 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	60

Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	2,259 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------