


EVP1BSSE

Reservedel - TE uttak - for EVlink Smart Wallbox

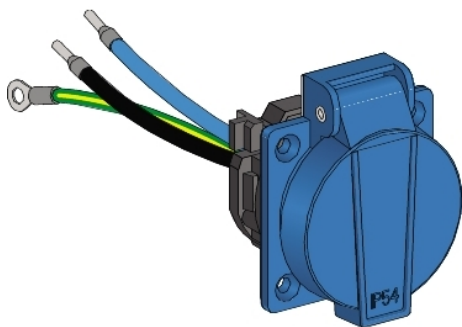

Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Type uttak	TE
Antall poler	1P + N
[Us] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Maks forsyningsstrøm	10 A
Kompatibel med	EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestasjon

Komplementær

Materiale	Plast
Produktsertifikater	CE
Høyde	150 mm
Bredde	150 mm
Dybde	150 mm
Vekt	0,25 kg

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15 cm
Pakke 1 Bredde	15 cm
Pakke 1 Vekt	40 cm
Package 1 Weight	301 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder