


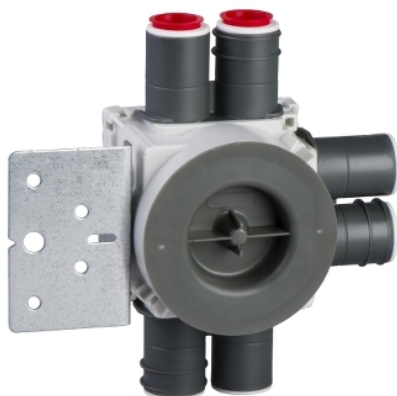

Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produktnavn	Multifix Eco
Produkt eller type komponent	Apparatus box
Applikasjon	Enkelt bord
Antall pr. sett	Sett á 25

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Sammensetning av enhet	Beam fixing of steel Adjustable threaded screw ring Deksel Stub with locking tabs of stainless steel
Monteringsupport	Board 10...27 mm
Antall kombi stubber	6 stiv diameter: 16 mm / 20 mm
Antall hull	1 hull
Fargetone	Grå (NCS 3500)
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet) (Ubehandlet)
Distance between supports	60 mm
Diameter	71 mm
Innvendig dybde	55 mm
Lengde	136 mm
Bredde	57 mm
Dybde	153 mm
Vekt	0,135 kg
Kabelvernsnitt	2,5 mm ²
Rør diameter	20 mm
Forsegling	Uten
Tilkoblinger	Snap-on

Miljø

Standarder	IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...90 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,9 cm
Pakke 1 Bredde	14,1 cm
Pakke 1 Vekt	14 cm
Package 1 Weight	128 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------