


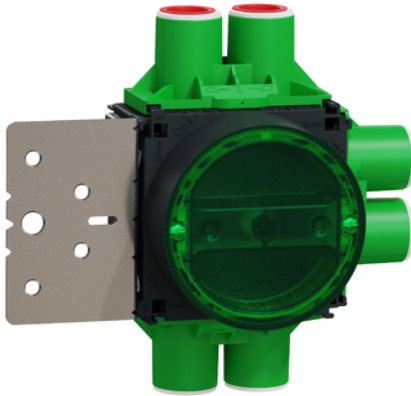

Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produkt eller type komponent	Apparatus box
Antall pr. sett	Sett á 30

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Sammensetning av enhet	Beam fixing of steel
Monteringssupport	Board 24...39 mm
Antall kombi stubber	6 stiv diameter: 16 mm / 20 mm
Antall hull	1 hull
Fargetone	Grå (RAL 7016) Grå
Materiale	PP (polypropylen)
Diameter	73 mm
Lengde	133 mm
Bredde	71 mm
Dybde	69 mm
Vekt	0,14343 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,900 cm
Pakke 1 Bredde	13,400 cm
Pakke 1 Vekt	14,900 cm
Package 1 Weight	142,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	31,000 cm
Pakke 2 Bredde	36,000 cm
Pakke 2 Lengde	41,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,303 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	540

Pakke 3 Høyde	110,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	77,452 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------