


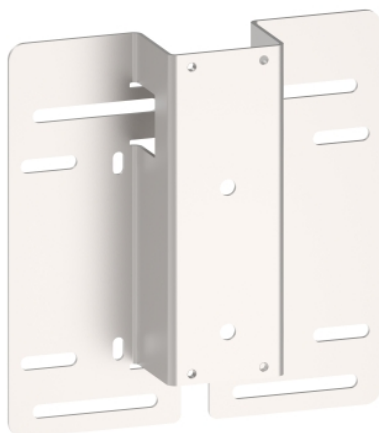

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktspekter	TeSys G
Kortnavn utstyr	LA9G
Produkt eller type komponent	Plate
Produktkompatibilitet	LC1G265...500 LC1G300...475
Applikasjon	Retrofit installation

Komplementær

Høyde	240 mm
Bredde	233 mm
Dybde	58 mm
Vekt	1,27 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Driftshøyde	3000 m uten lastreduksjon 5000 m med belastningsfaktor
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	23,5 cm
Pakke 1 Vekt	24,0 cm
Package 1 Weight	1,401 kg
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,63 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------