


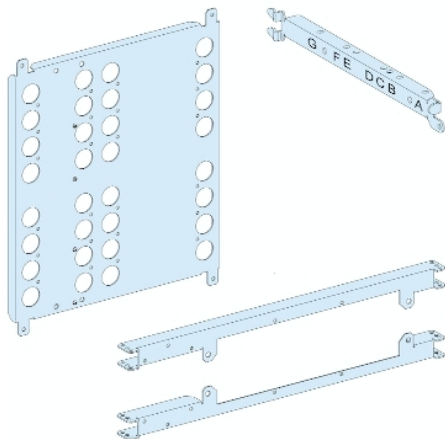

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS320 ... 630 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehandtak - Horisontal installasjon Compact: fast INV320 ... 630 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehandtak - Horisontal installasjon Kilde overgang: fast NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehandtak - Horisontal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang Horisontal installasjon 2 x 4P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang Horisontal installasjon 2 x 3P: fast INS320 ... 630 kilde overgang Horisontal installasjon 2 x 4P: fast INS320 ... 630 kilde overgang Horisontal installasjon 2 x 3P: fast INV320 ... 630 kilde overgang Horisontal installasjon 2 x 4P: fast INV320 ... 630 kilde overgang Horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	10 modul(er): NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): INS320 ... 630 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): INV320 ... 630 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	386 mm
Høyde	450 mm

Vekt	4,56 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INS320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 4P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact INV320 ... 630 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 4P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 4P 2 direkte 10 12,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	37,0 cm
Pakke 1 Vekt	57,0 cm
Package 1 Weight	4,729 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	24,386 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelar i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------