


LVS03604

Frontplate for NSX100-250 3P-Horisontal-3P-
fast/pluginn/all betjening/motor-PrismaSeT
P-650mm

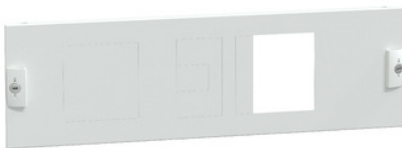



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Type frontplate	Utskjæring

Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horisontal installasjon Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: Fjernkontroll - Vertikal installasjon
-------------------	---

Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: CVS100...160 Horizontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: CVS250 Horizontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 Horizontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 Horizontal installasjon
Driftsposisjon	Horizontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	150 mm
Vekt	0,62 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn motormekanisme Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Enerlin'X FDM121 fast Fjernkontroll Vertikal 1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	15,5 cm
Pakke 1 Vekt	51 cm
Package 1 Weight	625 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,8 cm
Pakke 2 Bredde	17,5 cm
Pakke 2 Lengde	53 cm
Pakke 2 Vekt	6,472 kg

Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	360
Pakke 3 Høyde	80 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	244,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------