


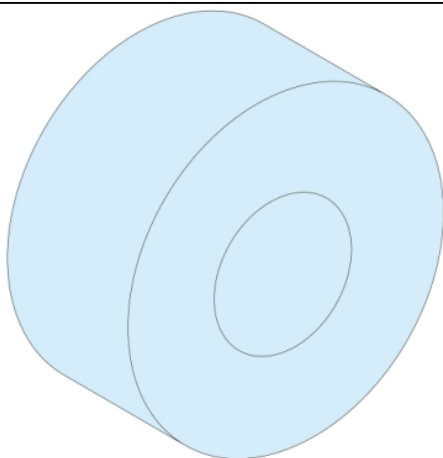

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Kobber spacer
Produktnavn	Linergy DP
Kompatibel med	Linergy Linergy DP distribusjon blokk PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy DP fordelingsblokk
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Antall pr. sett	Sett á 4
Vekt	0,1 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	3,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	92,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,942 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------