


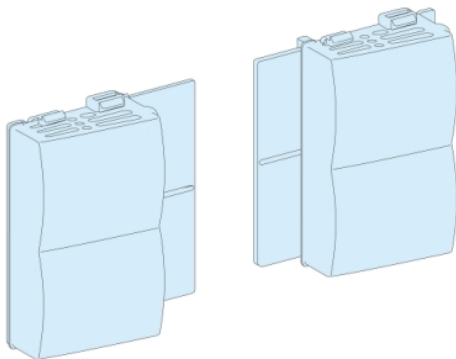

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Universal power supply block
Produktnavn	Linergy BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling Linergy Linergy BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Uten kabel
Standarder	IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BW skinne
Antall poler	4P
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Fupact: fast ISFT160 - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Fupact: fast ISFT100N - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Fupact: fast INF100...160 - kontroll: manuelt betjent Horisontal installasjon Fupact: fast ISFT160 - kontroll: sikringsholder Horisontal installasjon Fupact: fast ISFT250 - kontroll: sikringsholder Horisontal installasjon Fupact: fast ISFT250 - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
[I _e] nominell driftsstrøm	250 A
Vekt	0,44 kg

650 mm PrismaSeT P kapsling
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent
 Horisontal 3P 1 direkte 7
 600 mm PrismaSeT G veggskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent
 Horisontal 3P 1 direkte 7
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent
 Horisontal 4P 1 direkte 7
 600 mm PrismaSeT G veggskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent
 Horisontal 4P 1 direkte 7
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Fupact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P
 6 baksidetilkobling på skinne 8
 600 mm PrismaSeT G veggskap Fupact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P
 6 baksidetilkobling på skinne 8
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Horisontal
 3P 1 direkte 6
 600 mm PrismaSeT G veggskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Horisontal
 3P 1 direkte 6
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4
 baksidetilkobling på skinne 8
 600 mm PrismaSeT G veggskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P
 4 baksidetilkobling på skinne 8
 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Fupact ISFT160 fast sikringsholder
 Vertikal 3P 1 direkte 6
 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Fupact ISFT160 fast sikringsholder
 Vertikal 3P 1 direkte 6
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Fupact ISFT250 fast sikringsholder Horisontal
 3P 1 direkte 6
 600 mm PrismaSeT G veggskap Fupact ISFT250 fast sikringsholder Horisontal
 3P 1 direkte 6
 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Fupact ISFT250 fast sikringsholder
 Vertikal 3P 1 direkte 9
 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Fupact ISFT250 fast sikringsholder
 Vertikal 3P 1 direkte 9
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact
 CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact
 CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact
 CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact
 CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 4
 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4
 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal
 3P 4 direct with long terminal shield 9
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal
 3P 4 direct with long terminal shield 9
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal
 4P 3 direct with long terminal shield 9
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal
 4P 3 direct with long terminal shield 9
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 9
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 9
 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 9
 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 9
 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast
 kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast
 kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast
 kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast
 kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast
 direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast
 direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	11,5 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	422 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	17,55 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	43 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	82 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------