


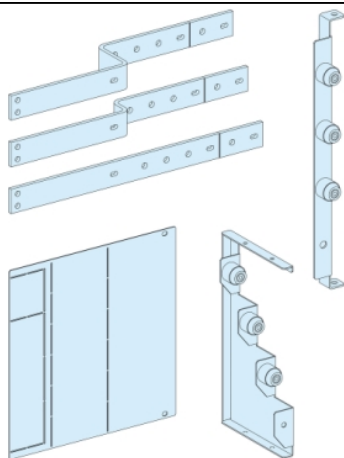

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Tilkobling overføring montering
Antall poler	3P
Installation description	Nisje + duct - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	375 mm
Bredde	577 mm
Dybde	350 mm
Vekt	17,727 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp Horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 tilkobling overføring montering 8

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,0 cm
Pakke 1 Bredde	36,5 cm
Pakke 1 Vekt	64,5 cm
Package 1 Weight	17,191 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	13
Pakke 2 Høyde	68,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	235,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------