


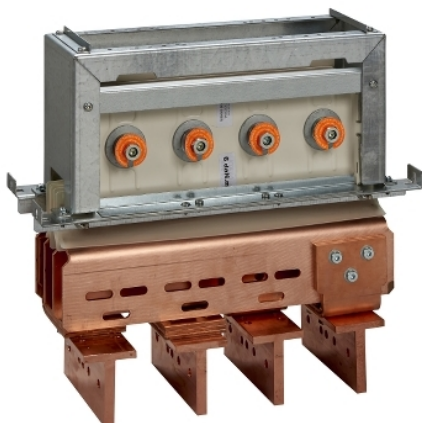

### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | PrismaSeT                                                                                                         |
| Produktspekter                  | PrismaSeT P                                                                                                       |
| Produkt eller type komponent    | Grensesnitt og tilkobling Canalis                                                                                 |
| Product name                    | PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling<br>Canalis Canalis KT kapslet strømskinne<br>Masterpact Masterpact NW effektbryter |
| Tilbehør / separat del kategori | Grensesnitt tilbehør                                                                                              |
| Standarder                      | IEC 61439-2, inside enclosure<br>IEC 61439-1, inside enclosure                                                    |
| Produktsertifikater             | ASTA                                                                                                              |

### Komplementær

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Skap - utstyrstilkobling  | KT med Canalis                                              |
| Antall poler              | 3P                                                          |
| Plassering av tilkobling  | Oppstrøms                                                   |
| Installation description  | Cubicle 4000A - bredde 650 mm                               |
| Skapdybde                 | 600 + 400 mm: bakside                                       |
| Installert utstyr         | Masterpact: NW40 Vertikal installasjon - bakside tilkobling |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 4000 A                                                      |
| Høyde                     | 350 mm                                                      |
| Bredde                    | 575 mm                                                      |
| Dybde                     | 450 mm                                                      |
| Antall pr. sett           | Sett å 1                                                    |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 45,000 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 40,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 61,000 cm |
| Package 1 Weight         | 84,500 kg |

### Bærekraftig

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                     |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                  |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | HU |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|