


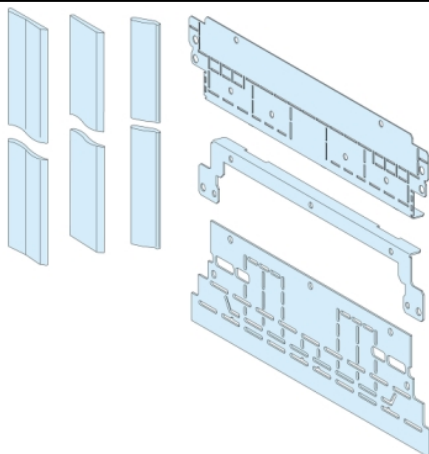

### Teknisk informasjon

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Serie                           | PrismaSeT                       |
| Produktspekter                  | PrismaSeT P                     |
| Produkt eller type komponent    | Bariere                         |
| Tilbehør / separat del kategori | Isolasjonstilbehør              |
| Kompatibel med                  | PrismaSeT PrismaSeT P rammeverk |
| Barriere stilling               | Side                            |
| Form for skapsoppdeling         | Form 2                          |

### Komplementær

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Installation description           | Kapsling - bredde 650 mm, dybde 400 mm                              |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 36                                                                  |
| Installert utstyr                  | Vertikal lateral busbar                                             |
| Antall pr. sett                    | Sett á 1                                                            |
| Høyde                              | 1926 mm                                                             |
| Bredde                             | 110 mm                                                              |
| Vekt                               | 6,04 kg                                                             |
| Type overflate                     | Matt<br>Textured                                                    |
| Overflatebeskyttelse               | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Farge                              | Hvit ( RAL 9003)                                                    |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 3,700 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 12,800 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 181,000 cm |
| Package 1 Weight         | 6,116 kg   |
| Enhetstype pakke 2       | PAL        |
| Antall enheter i pakke 2 | 72         |
| Pakke 2 Høyde            | 39,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 202,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 784,500 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja                                                                                                    |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                     |
| PVC-fri                      | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                                                                        |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|