


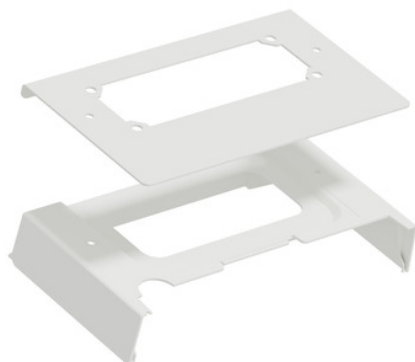

Teknisk informasjon

Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Serie	PrismaSeT
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT G flensplate
Produkt eller type komponent	Support gland plate
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produktkompatibilitet	IP30 enclosure

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 300 mm
Type nippelplate	FL21 cut-out Plastic gland plate
Montasjeplassering	Topp eller bunn av skapet
Materiale	Behandlet stålplate Plast
Antall pr. sett	Sett å 2
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	18,000 cm
Pakke 1 Vekt	33,000 cm
Package 1 Weight	960,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,500 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm

Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	59,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------