


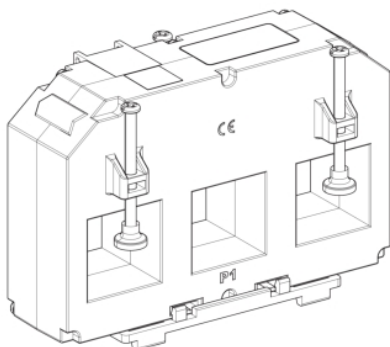

Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Kompatibel med	EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2210R EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2220R Powerlogic PowerLogic PM5000 PM5310R Powerlogic PowerLogic PM5000 PM5320R
Strømtrafo type	Triple solid core
Utgangsspenning	0.333 V

Komplementær

[in] merkestrøm	100 A
Nettverksfrekvens	60 Hz 50 Hz
Målenøyaktighet	+/- 0.5 %
Bredde	76 mm
Høyde	80 mm
Dybde	Body : 60 mm Total : 76 mm
Senteravstand	25 mm
Åpningen av barer	30 x 15
Vekt	500 g

Miljø

Standarder	EN 60044-8 EN 61869-2
Produktsertifikater	CE[RETURN]UL

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	9,0 cm
Pakke 1 Vekt	11,5 cm
Package 1 Weight	449,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	12,465 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------