


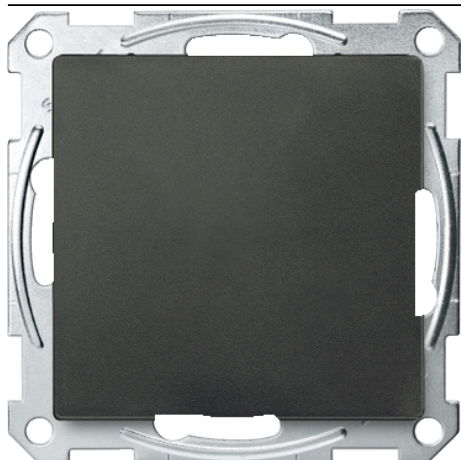

Teknisk informasjon

Serie	KNX
Designnavn	M-Plan System M M-Arc M-Star M-Plan glass M-Smart M-Elegance
Produkt eller type komponent	Push-button pro
Bus type	KNX
Fargenyanse	Antrasitt

Komplementær

Kontrolltype	Nærhets funksjon
Montering av enhet	Innfelt
Antall funksjonstaster	4
Mulige funksjoner	Pulskanter med 2-byte telegrammer Demontering av beskyttelse med tilbehør Scene retrieval Switching, toggling, dimming (single/dual-surface) 8-bit lineær regulator Scene saving Programmerbar med ETS4 og høyere Trykknapp med 1 til 4 betjeningsknapper Oppførsel og lysstyrke av statusvisningene Nattmodus: lysdiodene lyser med redusert lysstyrke Med status display Blind (enkelt / dobbelt overflate) Avansert instilling: Individuell konfigurering Bakgrunnsbelyste symboler Pulskanter utløser 1-, 2-, 4- eller 8-bits telegrammer Deaktivere funksjoner Ekspressinnstilling: Innhenter en forhåndsinnstilt konfigurasjon
Lokal varslings	LED
Materiale	Plast Matt
Fargetone	Antrasitt
Overflatebehandling	Lakkert

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	7,5 cm
Package 1 Weight	82 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------