


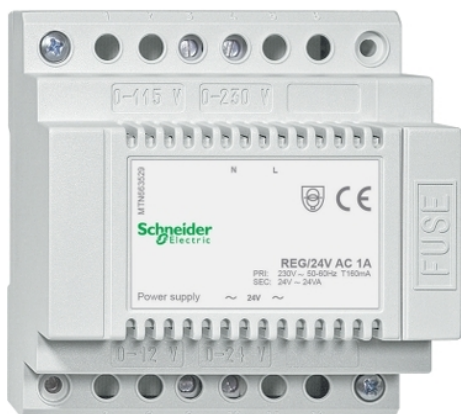

Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Type nettverk	AC

Komplementær

Brukervilkår	Annen enhet KNX-enhet
Montering	DIN skinne
Nominell forbrukt effekt drift W	24 W
[Us] matespenning	207...253 V AC 50/60 Hz
Utgangsstrøm	1 A
Utgangsspenning	24 V
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Høyde	66,5 Mm 93 mm
Bredde	87,5 mm
Dybde	66,5 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,4 cm
Pakke 1 Vekt	15,8 cm
Package 1 Weight	795,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,41 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------