

NSYAECPLT25


Spacial - Membrannippel for kabelgjennomføring - FL21 med 25 inngang IP66



Oversikt

Leveringstid

Usually Ships within 4 Weeks

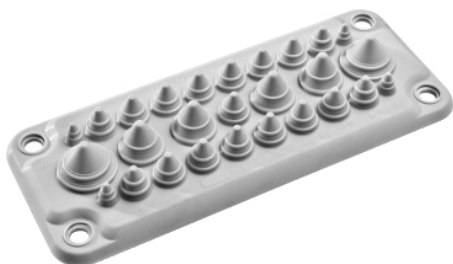

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produkt eller type komponent	Kabelinngang membran
Tilbehør / separat del kategori	Kabelføring tilbehør
Applikasjon	Multi-purpose
Kompatibel med	Spacial Spacial S3D kompakt kabinett Spacial Spacial CRN kompakt kabinett Spacial Spacial SF egnet kabinett
Sammensetning	1 membran 1 festelementer
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Montering	Pakknippelen plate
Materiale	TPE (termoplastisk elastomer)
Festemetode	Ved å feste elementet
Total cable entry number	25
Kabelinngang nummer	4 x 5...7 mm 4 x 8...12 mm 4 x 14...20 mm 12 x 10...14 mm 1 x 20...26 mm
Høyde	30 mm
Bredde	Utvendig: 214 mm Fikse sentrum: 194 mm
Dybde	Fikse sentrum : 62 mm Utvendig : 88 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Vekt	0,32 kg

Miljø

IP-grad	IP66
Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94
Omgivelsestemperatur drift	-40...100 °C
Miljødata	Oljebestandig i samsvar med UL 157 FI[RETURN]UV-bestandig[RETURN]Værbestandig[RETURN]Brannmotstand i samsvar med UL 94 V0

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	13 cm
Pakke 1 Vekt	24 cm
Package 1 Weight	302 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	20 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	30 cm
Pakke 2 Vekt	6,342 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	54 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	127 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------