


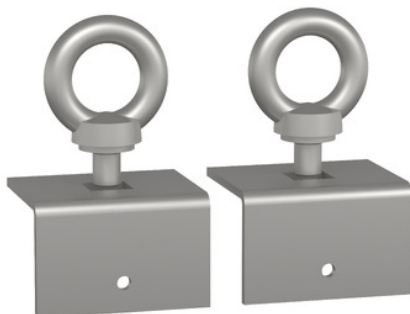

Teknisk informasjon

Area	Spacial
Category	Løfteutstyr
Produkt eller type komponent	Løfteøye
Application	Multi-purpose
Montasjeplassering	Kabinett toppen
Kompatibel med	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D
Sammensetning	2 øyebolt 2 brakett 2 skive 2 mutter festelementer
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Materiale	Øyebolt: støpt stål Brakett: galvanisert stål
Type overflate	Sinkbelagt
Festemetode	Skrudd
Permanent tillatt belastning	200 kg festes til 60 °
Høyde	55 mm
Bredde	120 mm
Dybde	30 mm
Diameter	29 mm
ISO gjenger	M8
Vekt	0,24 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,81 cm
Pakke 1 Bredde	10,16 cm
Pakke 1 Vekt	12,7 cm
Package 1 Weight	0,27 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	21 cm
Pakke 2 Bredde	40,5 cm
Pakke 2 Lengde	30 cm
Pakke 2 Vekt	11,082 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	640
Pakke 3 Høyde	45 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	177,31 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------