


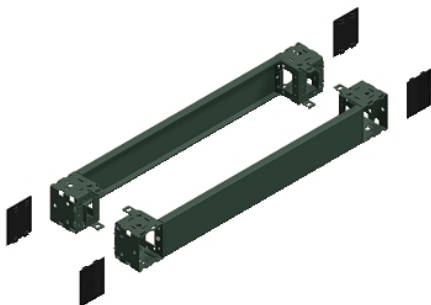

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Sokkelfronten
Application	Multi-purpose
Nominal dimensions of the housing	-
Sammensetning	Festelementer 4 hjørne deksel 1 front panel 1 bakside på panel 4 hjørne
Kompatibel med	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Monteringssupport	Sokkelsidepaneler

Komplementær

Festemetode	Ved å feste elementet - på struktur lokasjon
Farge	Grå (RAL 7022)
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Permanent permissible load	1300 kg
Høyde	100 mm
Bredde	Nominell: 400 mm

Miljø

IP-grad	IP20 (komplett sokkel)
IK beskyttelsesklasse	IK10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,000 cm
Pakke 1 Bredde	20,500 cm
Pakke 1 Vekt	41,500 cm
Package 1 Weight	3,531 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,243 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	12
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	56,972 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------