


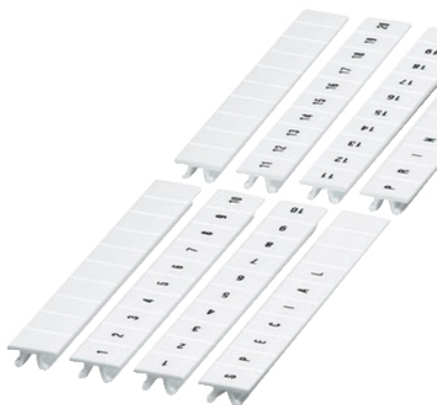

### Teknisk informasjon

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Produktnavn                     | Linergy TR     |
| Serie                           | Linergy        |
| Produkt eller type komponent    | Merking stripe |
| Kortnavn utstyr                 | TRA            |
| Tilbehør / separat del kategori | Merkinging     |
| Produktkompatibilitet           | Klemme         |
| Bakgrunnsfarge                  | Hvit           |
| Merking                         | 21 - 30        |
| Størrelse                       | 8 mm           |
| Antall pr. sett                 | Sett á 10      |

### Komplementær

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Type merking      | Numerisk     |
| Fargen på merking | Sort         |
| Materiale         | Polyamid 6/6 |
| Vekt              | 2 g          |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 1,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 4,0 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 9,5 cm   |
| Package 1 Weight         | 2,0 g    |
| Enhetstype pakke 2       | BAG      |
| Antall enheter i pakke 2 | 10       |
| Pakke 2 Høyde            | 1,5 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 4,0 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 9,5 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 20,0 g   |
| Enhetstype pakke 3       | S01      |
| Antall enheter i pakke 3 | 600      |
| Pakke 3 Høyde            | 15,0 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 15,0 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 3 Vekt             | 1,401 kg |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                    |
| REACH-regelverk              | REACH-erklæring                                                                      |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                   |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                   |

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                       |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|