


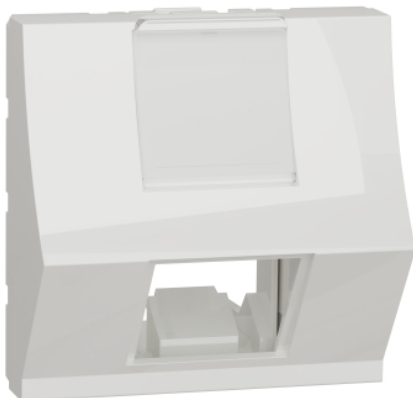

Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Sentralplate
Tilbehør / separat del kategori	Fixing accessory
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall uttak	1
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Tilkoblingstype	RJ45
Montering av enhet	Innfelt
Monteringsanvisning	Inclined
Antall moduler	2 moduler
Type footprint	Keystone Systimax
Standarder	UNE 20315 UNE 60669
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

IP-grad	IP21D
IK beskyttelsesklasse	IK04

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	4,5 cm
Pakke 1 Vekt	4,5 cm
Package 1 Weight	17,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,5 cm
Pakke 2 Bredde	13,0 cm
Pakke 2 Lengde	18,5 cm
Pakke 2 Vekt	218,0 g
Enhetstype pakke 3	S04

Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	40,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	4,711 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------