



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Kortnavn utstyr	RGZ
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kompatibilitet	Plug-in relay RXG med 1 C/O kontakt
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
[Ui] isolasjonsspenning	250 V

Komplementær

[Uimp] Nominell impulsspenning	6 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 4 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
[Ue] merkespenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med UL
Shape of pin	Flat
Dielektrisk styrke	5 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 3 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
Contact terminal arrangement	Adskilte
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Fleksibel med endehylse Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Solid uten endehylse
Festemetode	Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Overspenningskategori	III
Forurensninggrad	3
Lengde	98 mm
Bredde	16 mm
Høyde	67 mm
Vekt	0,039 kg

Miljø

Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Merking	CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,5 cm
Pakke 1 Vekt	10 cm
Package 1 Weight	36 g
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,5 cm
Pakke 2 Bredde	10,5 cm
Pakke 2 Lengde	16,5 cm
Pakke 2 Vekt	413 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	7,148 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----


Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

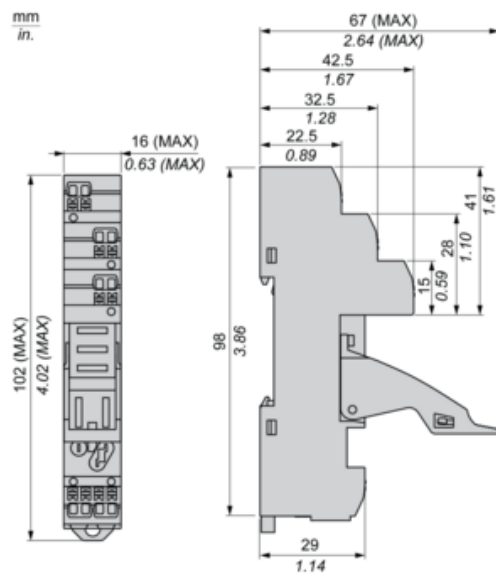

Wiring

 


Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

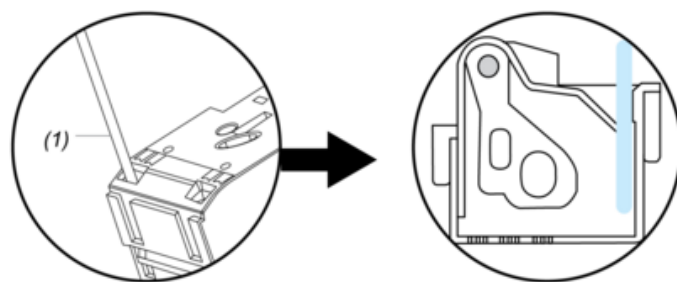

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

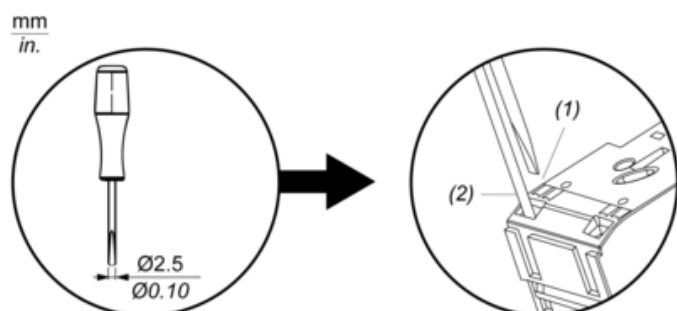

- (1) : Press
- (2) : Pull Wire