


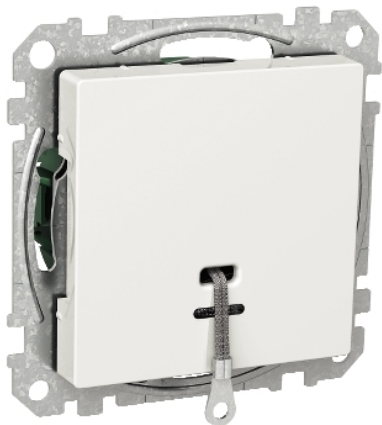

Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Snorbryter
Applikasjon	Kontroll
Teknologi	Mekanisk

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Antall brytere	1
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Brytermønster	[6/1]
Rated current	10 AX
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Skruklemmer
Loop terminals	1
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Optional fixing mode	Med klofeste: innlegg
Innbyggingsdybde	28 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	12 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	VDE[RETURN]CE
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,600 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Vekt	7,600 cm
Package 1 Weight	82,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------