


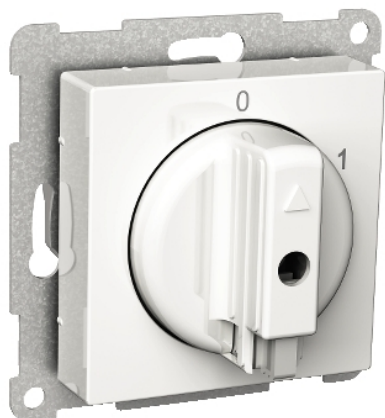

Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Dreiebryter
Applikasjon	Kontroll
Enhetens utseende	Med fast ramme
Bryterfunksjon	2 positions
Colour	Hvit
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Teknologi	Mekanisk
Koblingsskjema	Innfelt
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	400V
Network type	AC
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Standarder	EN 60947 EN 60669-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]CE[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO
IP-grad	IP20
Låseposisjon	Slått av ved å fjerne plast
Brukervilkår	Mulig å legge til signallampe ved å bore et hull (kun for IP20 bruk)
Innbyggingsdybde	23 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	38 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,600 cm
Pakke 1 Vekt	9,800 cm
Package 1 Weight	114,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	1200
Pakke 2 Høyde	115,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	242,600 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------