


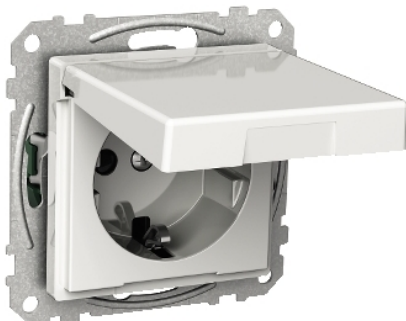

Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall uttak	1
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett å 10

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Festemetode	Med skruer
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ASA + PC
Dybde	47,0 mm
Innbyggingsdybde	28 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	19 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	IEC 60884-1 NEK 502:2006 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1 SS 4280834
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]FI[RETURN]SEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,900 cm
Pakke 1 Bredde	8,300 cm
Pakke 1 Vekt	8,500 cm
Package 1 Weight	80,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,600 cm
Pakke 2 Bredde	18,300 cm
Pakke 2 Lengde	27,100 cm
Pakke 2 Vekt	940,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30,700 cm
Pakke 3 Bredde	33,800 cm
Pakke 3 Lengde	40,600 cm
Pakke 3 Vekt	6,102 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------