


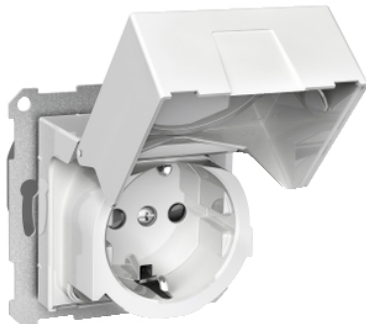

Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall uttak	1
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
[ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Merkestrøm	16 A
Deksel	Lokk
Festemetode	Med skruer
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Dybde	69,0 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	37 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	SS 4280834 SFS 5610:2004 IEC 60884-1 EN 61008 DIN VDE 0620-1
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]FI[RETURN]SEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,9 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	7,6 cm
Package 1 Weight	190,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	18,5 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm

Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,11 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------