


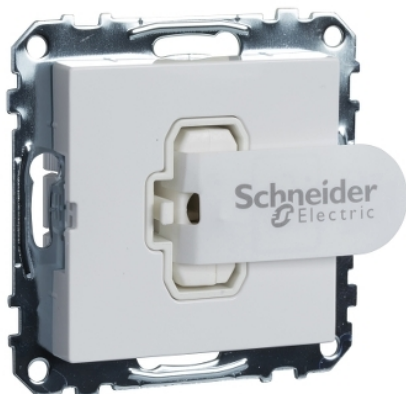

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Antall pr. sett	5 stk.

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Tilgjengelig utstyr	Plugg
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	DCL
Merkestrøm	6 A
Merkespenning	250 V AC
Materiale	PC/ABS
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 mm ² for Stiv kabel(er) 2 x 2,5 mm ² for Stiv kabel(er)
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	28 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	NEK EN61995-2 NEK EN61995-1
Produktsertifikater	NEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	7,800 cm
Package 1 Weight	62,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	26,400 cm
Pakke 2 Bredde	29,400 cm

Pakke 2 Lengde	39,600 cm
Pakke 2 Vekt	4,824 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1440
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	115,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	5084,880 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	EE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------