


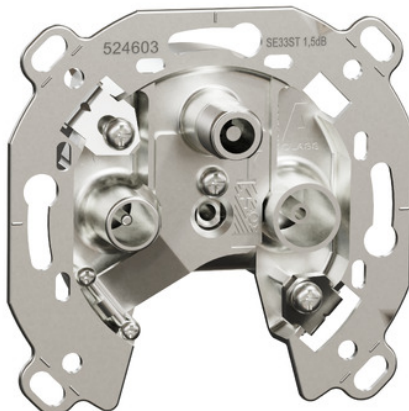

Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	TV/SAT/R uttak
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Tv sokkel type	Endeuttak (terminaluttak)
Tv tilkobling	Hann IEC
FM tilkobling	Hun IEC
SAT tilkobling	Female F type
Maximum insertion loss	4 DB på 5...862 MHz for IN-FM 4 DB på 5...862 MHz for IN-TV 20 DB på 5...862 MHz for IN-SAT 35 DB på 950...2400 MHz for IN-FM 35 DB på 950...2400 MHz for IN-TV 1,5 dB på 950...2400 MHz for IN-SAT
Gren damping	10 DB TV-FM 5...862 MHz 10 DB TV-SAT 5...862 MHz 10 DB TV-FM 950...2400 MHz 10 dB TV-SAT 950...2400 MHz
Festemetode	Med skruer
Høyde	70 mm
Bredde	68 mm
Dybde	36 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	7,300 cm
Pakke 1 Vekt	7,300 cm
Package 1 Weight	105,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------