


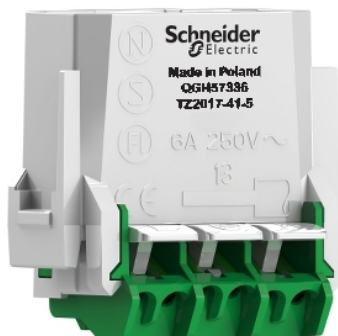

Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Coupler
Enhetens utseende	Mekanisme

Komplementær

Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	DCL
Antall uttak	1
Merkestrøm	6 A
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC
Antall pr. sett	1 del
Høyde	39,3 mm
Bredde	28 mm
Dybde	39,6 mm

Miljø

Standarder	NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2 SFS-EN 61995 1-2
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	3,700 cm
Pakke 1 Vekt	4,300 cm
Package 1 Weight	16,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	9,700 cm

Pakke 2 Lengde	9,600 cm
Pakke 2 Vekt	168,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------