


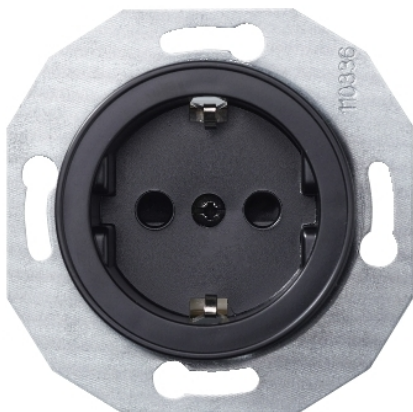

Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall pr. sett	Sett á 5
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Antall uttak	1
Montering av enhet	Innfelt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Standard plugg	CEE 7/3
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Fargetone	Sort (NCS S 9000-N)
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med skruer og klemmer
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	28 mm
Dybde	15 mm

Miljø

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610:2004 NEK 502:2006
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,1 cm
Pakke 1 Vekt	7,1 cm
Package 1 Weight	65,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5

Pakke 2 Høyde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	8,5 cm
Pakke 2 Lengde	22,5 cm
Pakke 2 Vekt	386,0 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	32,5 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	6,65 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------