


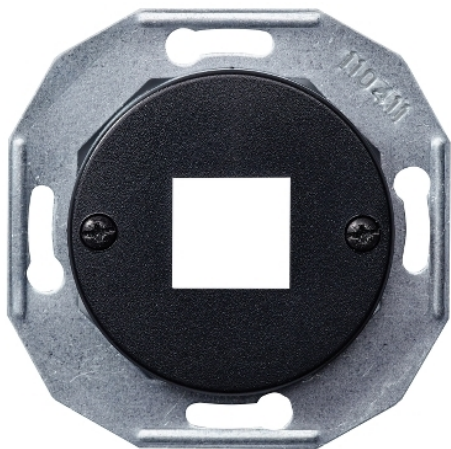

Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Sentralplate
Enhetens utseende	Med fast ramme

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Fargetone	Sort
Materiale	Termoplast
Diameter	83 mm
Innbyggingsdybde	20 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	12,200 cm
Pakke 1 Vekt	7,200 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	22,700 cm
Pakke 2 Lengde	8,600 cm
Pakke 2 Vekt	172,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	2,614 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------