

### Teknisk informasjon

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter                  | Telemecanique Cabling components |
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør                 |
| Tilbehør / type del             | Pre-wired connectors             |
| Serie navn                      | Generelt formål                  |

### Komplementær

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Elektrisk tilkobling       | Rett hannkontakt M12, 4 pins |
| Kabelklemmefastgjørelse    | Skru på                      |
| Hylsemateriale             | Metall                       |
| Status LED                 | Uten                         |
| Kabellengde                | 2 m                          |
| Kabelens ytre diameter     | 5,2 mm                       |
| Kabelsammensetning         | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| Isolasjonsmateriale kabel  | PUR                          |
| [Ue] merkespenning         | 250 V AC<br>300 V DC         |
| [in] merkestrøm            | 4 A                          |
| Kontaktmotstand            | 5000 µOhm                    |
| Minimum isoleringsmotstand | 1 GΩ                         |
| Vekt                       | 0,085 kg                     |

### Miljø

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP69K<br>IP67<br>IP65                     |
| Produktsertifikater              | cULus                                     |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -40...80 °C statisk<br>-5...80 °C flexing |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C                               |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 13,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 12,000 cm |
| Package 1 Weight         | 75,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | S02       |
| Antall enheter i pakke 2 | 40        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pakke 2 Lengde | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt   | 3,269 kg  |

### Bærekraftig

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                 |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a> |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                 |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak |  Ja                              |

### Logistisk informasjon


|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Dimensions

mm  
in.

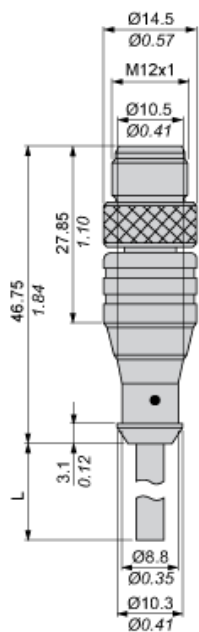


L : Length of cable

---

## Connections and Schemes

---

### Connector

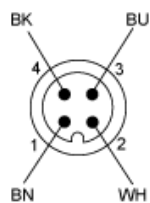

BN : Brown  
BK : Black  
BU : Blue  
WH : White