



Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Laskekabel

Komplementær

Jumper cable end 1	M12 han 4 pins rett kontakt med skru på
Jumper cable end 2	M12 hun 4 pins rett kontakt med skru på
Hylsemateriale	Metall
Kabelsammensetning	4 x 0.34 mm ²
Kabellengde	5 m
Isolasjonsmateriale kabel	PUR (skjermet kabel)
Kabelens ytre diameter	5,9 mm
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
[in] merkestrøm	4 A
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm
Maksimal mostand mellom terminaler	5000 mOhm
Vekt	0,5 kg

Miljø

IP-grad	IP67 IP65
Omgivelsestemperatur for drift	-25...80 °C statisk
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	17,500 cm
Pakke 1 Vekt	18,000 cm
Package 1 Weight	253,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	5,348 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

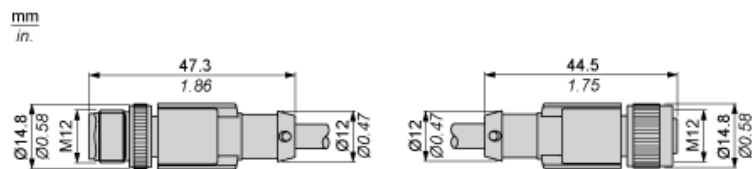

Connections and Schemes

