



Teknisk informasjon

Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Laskekabel

Komplementær

Jumper cable end 1	M8 han 4 pins rett kontakt med skru på
Jumper cable end 2	M8 hun 3 pins rett kontakt med skru på
Hylsemateriale	Metall
Kabelsammensetning	3 x 0.25 mm ²
Kabellengde	1 m
Isolasjonsmateriale kabel	PVC
Kabelens ytre diameter	4,6 mm
[Ue] merkespenning	250 V AC 300 V DC
[in] merkestrøm	3 A
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm
Maksimal mostand mellom terminaler	5000 mOhm
Vekt	0,05 kg

Miljø

IP-grad	IP65 IP67
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-25...80 °C statisk
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,0 cm
Pakke 1 Vekt	14,5 cm
Package 1 Weight	46,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	2,755 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

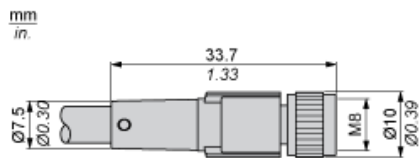

Connections and Schemes

