


Hoja de datos del producto

Características

MIP21212T

Enclosure, Resi9 MP, flush mounting, 2 rows of 12 modules, IP40, translucid door, 1 earth terminal block

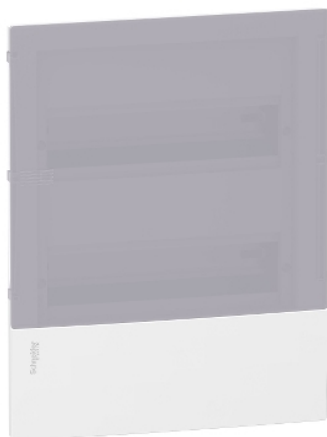

Principal

Gama	Resi9
Nombre del producto	Resi9 RCBO
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Ahumada
Anchura	Pared, estado 1 270 mm Exterior, estado 1 294 mm
Altura	Pared, estado 1 353 mm Exterior, estado 1 377 mm
Profundidad	Exterior, estado 1 18 mm Pared, estado 1 80 mm Total, estado 1 98 mm

Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Número total de módulos de 18 mm	24
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Función de bloque de terminales	Tierra
Número de bloques de terminales	1 tierra - tipo de cable: con tornillos) con capacidad de sujeción: 16 salientes
Salidas del bloque de distribución	2 x 16 mm ² para tierra 6 x 6 mm ² para tierra 8 x 10 mm ² para tierra
Material del envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
Profundidad interna	76 mm
Color	Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 ahumada

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etiquetas de calidad	IMQ
Resistencia al fuego	Puerta, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 750 °C Parte atrás, estado 1 850 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1.395 kg
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 ancho	29.5 cm
Paquete 1 Largo	37.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	5
Paquete 2 Peso	7.897 kg
Paquete 2 Altura	30.5 cm
Paquete 2 Ancho	41.5 cm
Paquete 2 Largo	52.5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	5
Paquete 3 Peso	7.897 kg
Paquete 3 Altura	30.5 cm
Paquete 3 Ancho	41.5 cm
Paquete 3 Largo	52.5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------