


# Hoja de datos del producto XVUZ05

## Características

Fixing plate with adjustable aluminium pole 210 to 385mm for modular tower lights, Harmony XVU, black, 60mm

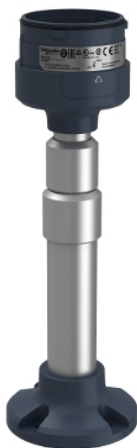

### Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
Tipo de accesorio/ componente	Adjustable pole ((*))
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje y fijación
Nombre del componente	XVU
Diámetro de montaje	60 mm

### Complementario

Pole height	210...385 mm
Tipo de montaje	Plate with adjustable pole ((*))
Compatibilidad del producto	Superior, estado 1 DC body ((*))
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilnitrilo butadieno estireno) PC (policarbonato) Aluminio
Color de carcasa	Negro
Conexiones - terminales	Push-in
[Us] Tensión de alimentación	24 V AC/DC
Longitud	209.7...384.7 mm
Peso del producto	0.253 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Grado de protección IP	IP65
Certificaciones de producto	UL CE CSA

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.1 cm
Package 1 Width	26.8 cm
Package 1 Length	9.0 cm
Package 1 Weight	420.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm

Package 2 Weight	5.963 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	60.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	70.0 cm
Package 3 Weight	48.32 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------