


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ALB45256

Altira - 2 utičnice - 2P+E - zaštita- uzemljenje  
sa strane - crvena

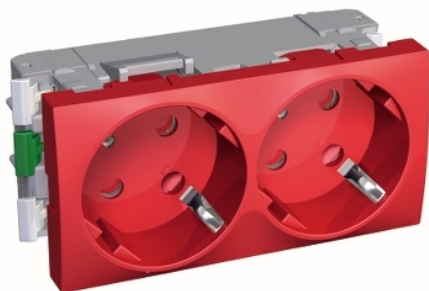

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Montažni ram Montažni ram
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj energetskih utičnica	2 x 2P + E, nemački
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Dodatne informacije	Zaštita Crvena sa zaštitom
Nijansa boje	Ploča poklopca: crvena (RAL 3000)

### Dopunske informacije

Namena proizvoda	Montažni ramovi
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 70 sa Altira adapterom OptiLine 45
Pozicija terminala za uzemljenje	Pod uglom od 45°
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Broj modula	4 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Kapacitet priključaka	4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> za jednožični višezični kabl(ovi)
Materijal	PC: mehanizam poklopca
Tretman površine	Antibakterijska
Završna obrada	Saten
Standardi	EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314
Visina	45 mm
Širina	90 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,088 kg

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK02
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Hidrogen peroksid (H2O2) Alkohol Aceton Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Tečni sapun Benzin Izbeljivač Ulje

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	89 g
Pakovanje 1 visina	4,4 cm
Pakovanje 1 širina	4,1 cm
Pakovanje 1 dužina	8,7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	989 g
Pakovanje 2 visina	10,7 cm
Pakovanje 2 širina	19,5 cm
Pakovanje 2 visina	21 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	70
Pakovanje 3 težina	7,689 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

## Offer Sustainability

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Contractual warranty

Garancija	18 meseci
-----------	-----------