


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KSA1000DLE4B

Canalis - lakat - 1000 A - pravljeno po  
narudžbini - montaža naviše

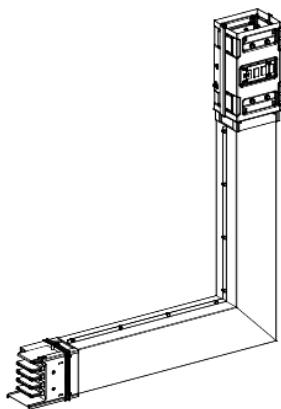

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Standard on made to measure
Bar material	Aluminijum
Primena uređaja	Promena smera
[ie] nazivna struja	800 A pri 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: ravno ka nagore -

### Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90...180 °
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Širina	146 mm
Dubina	111 mm
Visina	290...785 mm
Masa proizvoda	14,4 kg

### Okruženje

Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

### Packing Units

Pakovanje 1 težina	19,500 kg
Pakovanje 1 visina	1,200 dm
Pakovanje 1 širina	8,660 dm
Pakovanje 1 dužina	8,660 dm

### Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

### Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------