


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR6020001

Easy Styl - 1 modul, slepi poklopac - beli

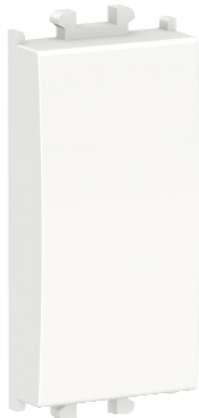

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Slepi poklopac
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl montažni ram
Broj modula	1 modul
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bela
Tip pakovanja	Plastična kesa sa nalepnicom
Količina po setu	2 dela
Materijal	ABS + PC
Visina	51 mm
Širina	22 mm
Dubina	9 mm
Masa proizvoda	0,003 kg
Ik stepen zaštite	IK01

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,0 g
Pakovanje 1 visina	0,5 cm
Pakovanje 1 širina	2 cm
Pakovanje 1 dužina	3,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	60
Pakovanje 2 težina	319,0 g
Pakovanje 2 visina	8,5 cm
Pakovanje 2 širina	14 cm
Pakovanje 2 visina	26 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	600
Pakovanje 3 težina	3,521 kg
Pakovanje 3 visina	27 cm
Pakovanje 3 širina	29,5 cm
Pakovanje 3 visina	45 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.