


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LMR7067003

Easy Styl, montažni ram, 7 modula

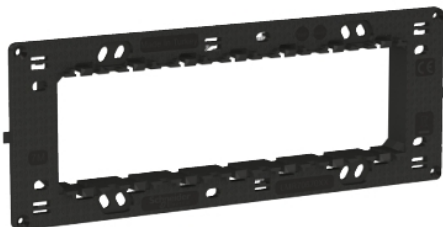

### Osnovne informacije

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Range of product             | Easy Styl         |
| Pribor / posebna kategorija  | Pribor za montažu |
| Tip proizvoda ili komponente | Montažni ram      |
| Prezentacija uređaja         | Montažni ram      |
| Broj modula                  | 7 modela          |
| Broj dvostrukih modula       | Jednostruki       |
| Način pričvršćivanja         | Zavrtnjima        |

### Dopunske informacije

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easy Styl                |
| Zaštitna oprema                | Isporučuje se bez kukica |
| Dubina                         | 18 mm                    |
| Širina                         | 196 mm                   |
| Visina                         | 72 mm                    |
| Masa proizvoda                 | 0,044 kg                 |
| Tip pakovanja                  | Pakovanje u kesicama     |

### Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 41,0 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 2 cm     |
| Pakovanje 1 širina          | 7 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 19,5 cm  |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10       |
| Pakovanje 2 težina          | 466,0 g  |
| Pakovanje 2 visina          | 8,5 cm   |
| Pakovanje 2 širina          | 14 cm    |
| Pakovanje 2 visina          | 26 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 3    | CAR      |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 100      |
| Pakovanje 3 težina          | 4,992 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 27 cm    |
| Pakovanje 3 širina          | 30,5 cm  |
| Pakovanje 3 visina          | 45,5 cm  |

### Održivost ponude

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| EU RoHS direktiva | Na ispitivanju |
|-------------------|----------------|